




Climatix™

电容触摸屏

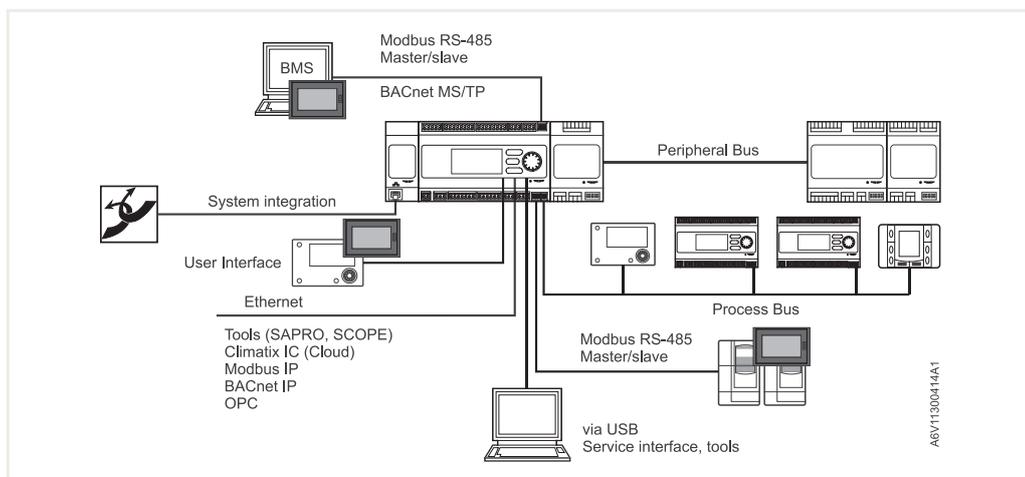

Climatix 电容触摸屏是西门子楼宇科技推出的一款高性价比的 7 英寸操作面板，拥有 1024 × 600 高清显示屏、电容式触摸技术，为客户提供全新的使用体验。

它的 U 盘 /SD 卡导入导出功能支持应用程序和固件的升级，适用于工厂大规模生产，能够减少生产阶段的时间消耗，为企业降低生产成本。

配套组态软件提供丰富的控件，实现数据显示、按钮操作、数据趋势、报警记录等功能。离线

模拟功能可在脱离硬件的条件下实现组态工程的模拟，降低系统开发时间。

适用应用场景

适用于 OEM 设备厂商配套相应的控制设备，满足不同应用场景的数据展示和操作需求，可广泛应用于空调机组、冷水机组、热泵机组、风机水泵控制。

亮点

- 7 寸电容式触摸技术
- 1024 × 600 高清显示屏
- 更快的启动速度
- 支持 RS485 通讯接口
- 支持 Modbus RTU 主从通讯
- 支持多控制器连接
- 常规 24V 直流供电
- 支持 U 盘 /SD 卡导入导出
- 面板安装
- IP65 防护等级
- 图形化编程工具
- 支持离线模拟
- 支持多语言
- 支持密码保护功能
- CE 认证

电源

额定电压（容差范围）	DC24 V（± 15%）
功率	6 W
耐压测试	AC 1000V，1 分钟

接口

USB 接口	USB 2.0, type A, 最大 32G, FAT32 格式, 程序和固件更新
SD (TF) 卡	Micro SD 卡, 4-10 速, 最大 32G, FAT32 格式, 程序和固件更新
串行接口	RS485, 18AWG (0.81mm ²) 1000 米 @9600bps 支持连接控制器所有 RS485 接口, 建议连接服务口 (T-HI)。

显示屏

显示屏类型	LCD TFT
分辨率（像素）	1024 × 600
背光类型	LED
颜色	65,000

环境条件和防护等级

防护等级	
符合 IEC 60529	前面板：IP65；后面板：IP20
静电防护	EN 6100-4-2
环境条件限制	
运输环境	温度：-25 ~ +70 °C 湿度：10 ~ 90% r.h., 无冷凝 气压：最小 260 hPa（相当于海拔最高 10,000 m）
运行环境 （符合 IEC 60721-3-3 3K5）	温度：-5 ~ +50 °C 湿度：10 ~ 90% r.h., 无冷凝 气压：最小 700 hPa（相当于海拔最高 3,000 m）

订货数据

产品型号 (ASN)	POL8T4.75/100
库存编号 (SSN)	S55626-H847-F100
最小订货量	1

北京市朝阳区望京中环南路7号
服务热线：400 150 6060
联络邮箱：cs.4001506060.cn@siemens.com

西门子公司版权所有
如有改动，恕不事先通知

直接扫描
获得本书
PDF 文件



扫描关注
西门子
楼宇产品
官方微信

