





SIEMENS

创新的电子空 / 燃比例燃烧管理系统

LMV60 燃烧管理系统

www.siemens.com.cn/buildingtechnologies

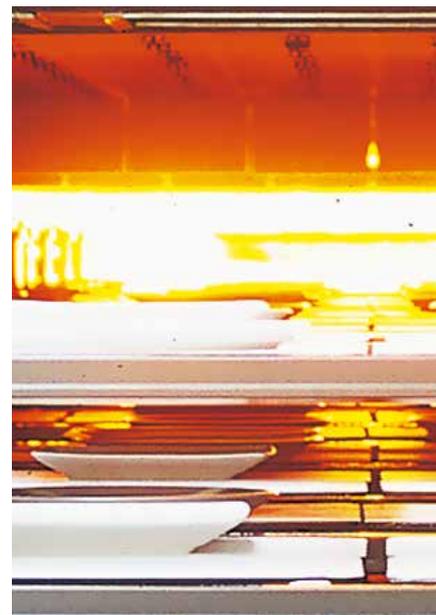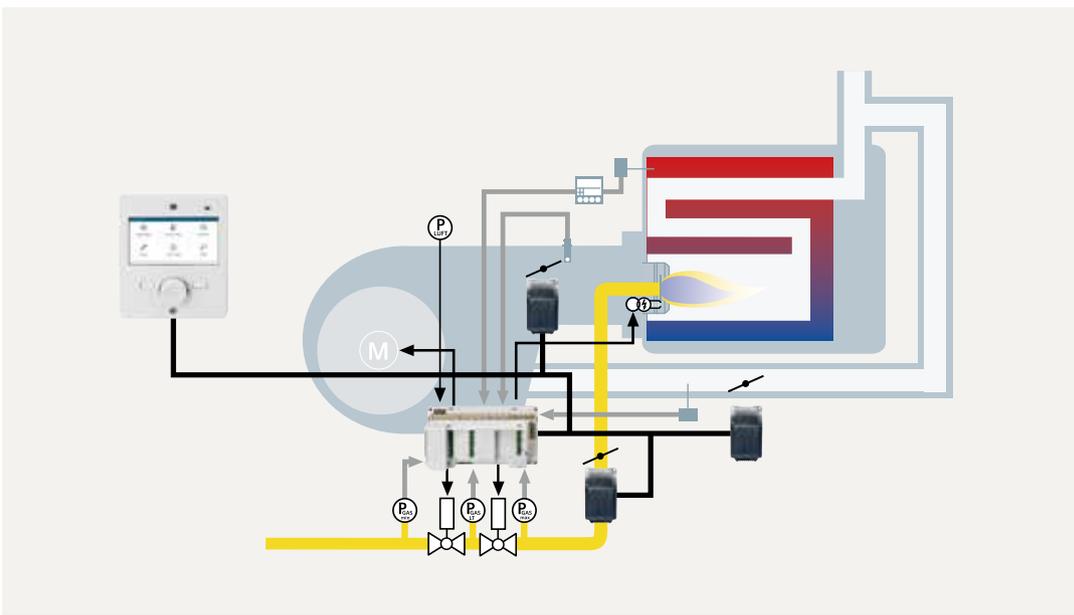


LMV60 燃烧管理系统

基本功能

- 燃烧程序控制
- 时序参数设置
- 集成阀门检漏
- 电子空/燃比控制
- 中文界面可选
- 便捷调试菜单
- 最多可驱动3个执行器
- 三种扭矩执行器可选 (3/10/20Nm)
- 配接AZL66显示操作模块
- CANBUS 总线连接
- ACS460...工具软件
- 3个层级的密码保护：燃烧器生产商、调试服务工程师、现场操作员

典型应用

- 鼓风式燃烧器
- FIR / FGR 燃烧器
- 单段式或连续比例调节
- 间歇运行模式，配接QRA2/4/10，离子探针
- 连续运行模式，配接离子探针

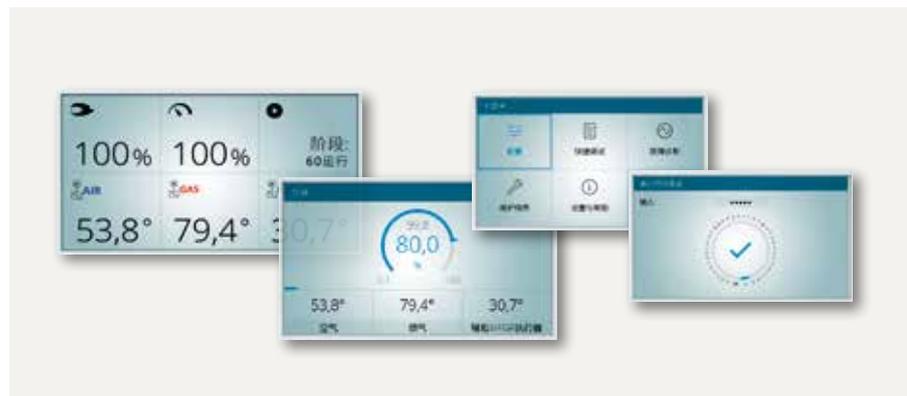



- ### Features
- Burner controller
 - Modulating burner
 - 1 flame supervision
 - Gas valve proving system
 - Electronic cam
 - Up to 3 actuators
 - Air + Gas + AUX3
 - Air + Gas + FGR
 - Canbus
 - Modbus

	型号	功能简介
	LMV60.110A2	燃烧程序，阀门检漏，连续/间歇运行，可配3个执行器，电子空燃比
	AZL66.00A8	显示操作模块，面板安装，中文界面，CANBUS 通讯接口
	ACS460	PC 软件，用于程序设置及调试
	SQM45.295C8	执行器，3Nm，转向可调
	SQM46.495C8	执行器，10Nm，转向可调
	SQM47.497C8	执行器，20Nm，转向可调
	AGG6.200A5	CANBUS 电源变压器，220VAC
	AGG6.500	接地板
	AGG6.641	连接 LMV6... 与 AZL66... 和 SQM4... 的 CANBUS 线缆，100米/卷
	AGG6.710	LMV60.110A2 及 3 台执行器的插头包套装
	AGG6.730	扩展插头套装
	QRA2/4/10	UV 间歇火焰探测器

人口的日益增多、城市化进程、全球气候变暖、及资源日趋匮乏等问题，使地球及人类生活发生着空前的变化。针对这些问题，人们不得不重新思考来面对这些挑战。如何实现效率最大化至关重要，但除了更高效的使用能源及电力之外，人们对生活舒适度的要求也有所提高，与此同时，对安全性、可靠性的需求也在不断增长。就我们的客户而言，成功与否取决于他们能如何应对这些挑战。西门子可以提供答案！

“我们是节能、安全楼宇及基础设施领域值得信赖的技术合作伙伴。”

北京：北京市朝阳区望京中环南路7号
电话：400 616 2020

沈阳：沈阳市沈河区青年大街1号
市府恒隆广场41层
电话：024-8251 8111

上海：上海杨浦区大连路500号西门子上海中心
电话：400 616 2020

广州：广东省广州市天河路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
电话：020-3718 2222

西安：西安市高新区锦业一路11号
西安国家服务外包示范基地一区D座3层
电话：029-8831 9898

成都：四川省成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋1/2楼
电话：028-6238 7888

武汉：湖北省武汉市武昌区中南路99号
武汉保利大厦21楼2102室
电话：027-8548 6688

服务热线：400 630 6090
联络邮箱：contact.sl@siemens.com

此文件中包含对可选择技术参数的一般描述，个别情况中可能不会出现。
因此在合同中应该针对具体项目特别指出其所需功能。

西门子版权所有
如有改动，恕不事先通知
订货号：BTCB-B80022-00-5DCN
1292-S907550-04210.5

直接扫描
获得本书
PDF文件



扫描关注
西门子中国
官方微信

